


品番 : EA141AY-104

品名 : R 1/2"xNPT 1/2" 中間ニップルソケット



販売価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
カタログ価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/05/14 21:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0027ページ		

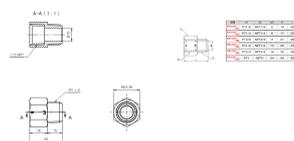

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-3044R
ねじ径	雄(R): 1/2" 雌(NPT): 1/2"	内径	13mm
六角対辺	26mm	全長	33mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50~150℃ (凍結箇所を除く)
材質	真鍮		

アメリカねじ(NPT)を日本ねじ(R)に変換するソケットです。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.