



品番：EA141AY-105

品名：R 3/4"xNPT 3/4" 中間ニップルソケット

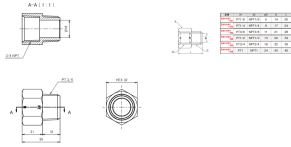

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,810円(税抜)／3,091円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,810円(税抜)／3,091円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/03/29 16:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0027ページ                      |      |   |

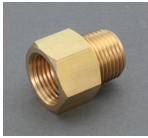

仕様

|                                 |                          |      |                       |
|---------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|
| メーカー                            | アソー (ASOH)               | 型番   | NF-3066R              |
| ねじ径                             | 雄(R):3/4”<br>雌(NPT):3/4” | 内径   | 18mm                  |
| 六角対辺                            | 32mm                     | 全長   | 39mm                  |
| 使用圧力                            | 6.9MPa以下                 | 使用温度 | －50～150℃<br>(凍結箇所を除く) |
| 材質                              | 真鍮                       |      |                       |
| アメリカねじ(NPT)を日本ねじ(R)に変換するソケットです。 |                          |      |                       |
| RoHS指令相当品                       |                          |      |                       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.