

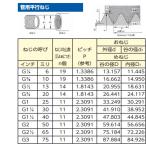


品番 : EA141AY-250

品名 : R1/8"×G1/8" ねじ変換アダプター

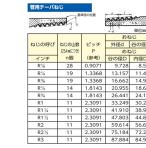

販売価格	615円(税抜)／677円(税込)		
カタログ価格	615円(税抜)／677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/15 13:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1084ページ		

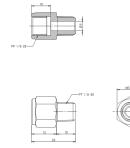

## 仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	NF-4011R
ねじ径	R1/8"×G1/8"	内径	5mm
六角対辺	14mm	全長	23mm
使用圧力	6.90MPa	使用温度	-50~150°C
材質	真鍮(カドミレス材)		
GネジからRネジへの変換用ソケットです。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.