


品番 : EA141AY-251

品名 : R1/4"xG1/4" ねじ変換アダプター

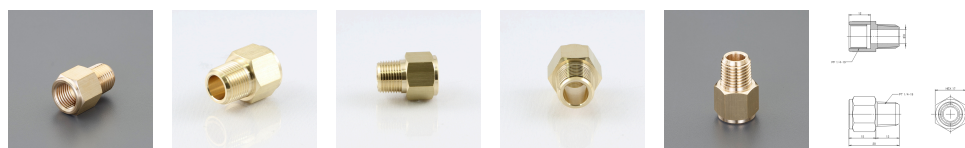

販売価格	705円(税抜) / 776円(税込)		
カタログ価格	705円(税抜) / 776円(税込)		
在庫数	最新在庫: 48 (2026/06/12 12:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1043ページ		



#### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-4022R
ねじ径	R1/4"×G1/4"	内径	8mm
六角対辺	17mm	全長	28mm
使用圧力	6.90MPa	使用温度	-50~150℃
材質	真鍮(カドミレス材)		

GネジからRネジへの変換用ソケットです。

RoHS指令相当品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.