


品番 : EA141AY-253

品名 : R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター

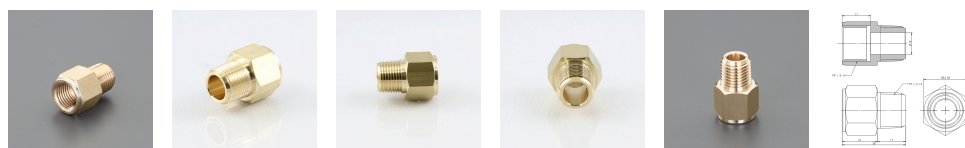

販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2026/04/06 00:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1043ページ		



#### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-4044R
ねじ径	R1/2"×G1/2"	内径	13mm
六角対辺	26mm	全長	38mm
使用圧力	6.90MPa	使用温度	-50~150℃
材質	真鍮(カドミレス材)		

GネジからRネジへの変換用ソケットです。

RoHS指令相当品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.