


品番 : EA141AY-258

品名 : R 1" xG 1" ねじ変換アダプター



販売価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
カタログ価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/12 12:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1043ページ		

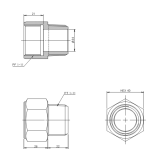

ねじ径	六角対辺	全長	重量
R1" x G1"	40mm	48mm	0.045kg

ねじ径	六角対辺	全長	重量
R1" x G1"	40mm	48mm	0.045kg

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-4088R
ねじ径	R1" x G1"	内径	24mm
六角対辺	40mm	全長	48mm
使用圧力	6.90MPa	使用温度	-50~150°C
材質	真鍮 (カドミレス材)		

GネジからRネジへの変換用ソケットです。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.