


品番 : EA141AY-258

品名 : R 1" xG 1" ねじ変換アダプター



販売価格	4,040円(税抜) / 4,444円(税込)		
カタログ価格	4,040円(税抜) / 4,444円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 13:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1084ページ		

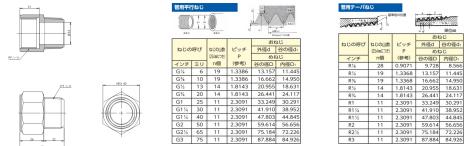

## 仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	NF-4088R
ねじ径	R1"×G1"	内径	24mm
六角対辺	40mm	全長	48mm
使用圧力	6.90MPa	使用温度	-50~150°C
材質	真鍮(カドミレス材)		
GネジからRネジへの変換用ソケットです。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.