



品番 : EA141AY-261

品名 : G1/4"×Rc1/4" ねじ変換アダプター

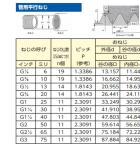

販売価格	660円(税抜)／726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜)／726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 93 (2025/12/16 06:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1084ページ		

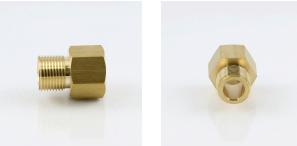

仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	NF-4122R
ねじ径	G1/4"×Rc1/4"	内径	7mm
六角対辺	17mm	全長	28mm
使用圧力	6.90MPa	使用温度	-50~150°C
材質	真鍮(カドミレス材)		

RcネジからGネジへの変換用ソケットです。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.