


品番 : EA141AY-263

品名 : G1/2"xRc1/2" ねじ変換アダプター



販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/08 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1043ページ		

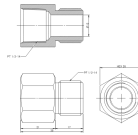

ねじ径	六角対辺	全長	内径
G1/2"	26	38	13

ねじ径	六角対辺	全長	内径
G1/2"	26	38	13

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-4144R
ねじ径	G1/2"×Rc1/2"	内径	13mm
六角対辺	26mm	全長	38mm
使用圧力	6.90MPa	使用温度	-50~150℃
材質	真鍮(カドミレス材)		

RcネジからGネジへの変換用ソケットです。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.