



品番 : EA141AY-266

品名 : G3/4"×Rc3/4" ねじ変換アダプター

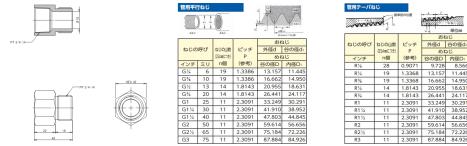

販売価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
カタログ価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 22:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1084ページ		

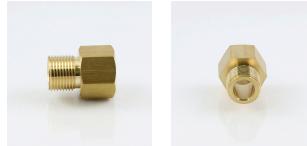

仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	NF-4166R
ねじ径	G3/4"×Rc3/4"	内径	18mm
六角対辺	32mm	全長	40mm
使用圧力	6.90MPa	使用温度	-50~150°C
材質	真鍮(カドミレス材)		

RcネジからGネジへの変換用ソケットです。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.