


品番：EA141AY-271

品名：R 1/8"x G 1/8" 中間ニップルソケット(ステンレス製)



販売価格	2,080円(税抜)／2,288円(税込)		
カタログ価格	2,080円(税抜)／2,288円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/29 14:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		

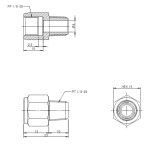

規格	単位	数量	単位	数量
1/8"	個	1	個	1

規格	単位	数量	単位	数量
1/8"	個	1	個	1

規格	単位	数量	単位	数量
1/8"	個	1	個	1

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-8711
ねじ径	雄:R1/8” 雌:G1/8”	内径	6mm
六角対辺	14mm	全長	23mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	－50～150℃
材質	SUS304		

GネジからRネジへの変換用ソケットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.