


品番 : EA141AY-274

品名 : R 1/2" x G 1/2" 中間ニップ°ルソケット(ステンレス製)

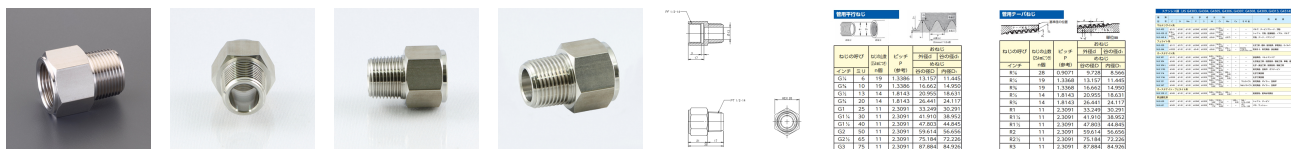

販売価格	3,660円(税抜) / 4,026円(税込)		
カタログ価格	3,660円(税抜) / 4,026円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/07/07 01:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		



### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-8744
ねじ径	雄: R1/2" 雌: G1/2"	内径	13mm
六角対辺	26mm	全長	38mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50~150°C
材質	SUS304		

GネジからRネジへの変換用ソケットです。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.