


品番 : EA141AY-276

品名 : R 3/4" x G 3/4" 中間ニップ[®] ルソケット(ステンレス製)



販売価格	5,540円(税抜) / 6,094円(税込)		
カタログ価格	5,540円(税抜) / 6,094円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/29 16:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		

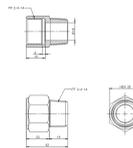

品名	規格	単位	在庫
EA141AY-276	R 3/4" x G 3/4"	個	3

品名	規格	単位	在庫
EA141AY-276	R 3/4" x G 3/4"	個	3

品名	規格	単位	在庫
EA141AY-276	R 3/4" x G 3/4"	個	3

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-8766
ねじ径	雄: R3/4" 雌: G3/4"	内径	18mm
六角対辺	32mm	全長	42mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50~150°C
材質	SUS304		

GネジからRネジへの変換用ソケットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.