


品番 : EA141AY-278

品名 : R 1" x G 1" 中間ニップ°ルソケット(ステンレス製)

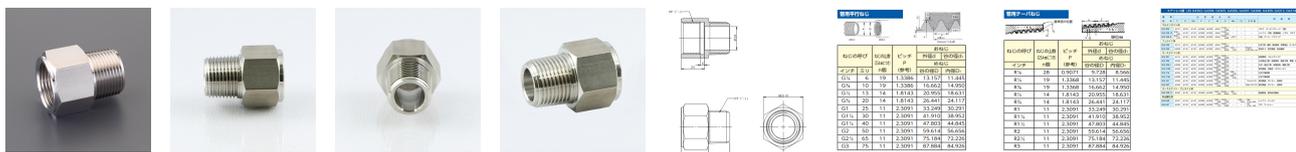

販売価格	9,890円(税抜) / 10,879円(税込)		
カタログ価格	9,890円(税抜) / 10,879円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/29 16:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-8788
ねじ径	雄: R1" 雌: G1"	内径	24mm
六角対辺	41mm	全長	50mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50~150°C
材質	SUS304		

GネジからRネジへの変換用ソケットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.