


品番 : EA141AY-284

品名 : G 1/2" x Rc 1/2" 中間ニップルソケット(ステンレス製)

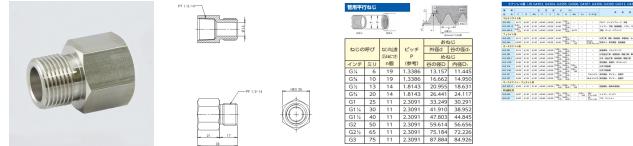

販売価格	3,660円(税抜) / 4,026円(税込)		
カタログ価格	3,660円(税抜) / 4,026円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 05:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1086ページ		



## 仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	NF-8844
ねじ径	雄:G1/2" 雌:Rc1/2"	内径	13mm
六角対辺	26mm	全長	38mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50~150°C
材質	SUS304		

RcネジからGネジへの変換用ソケットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.