


品番：EA141BM-20

品名：50mm用雌ねじ セーフティホースクランプ<sup>®</sup> (スチーム・温水用)

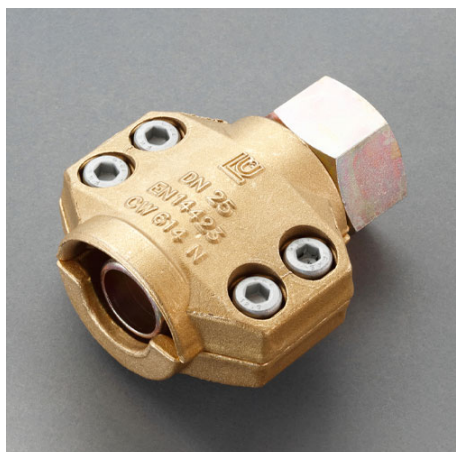

販売価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/07 01:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1070ページ		



システムをクランプで固定している、安全性の高いセーフティ仕様

#### 仕様

適用流体	蒸気、温水	使用温度	蒸気:210℃以下 温水:120℃以下
最高使用圧力	1.8MPa	適合ホース内径	50mm
適合ホース外径	68mm	ねじサイズ	G2"
全長	131mm	対辺	70mm
ねじ深さ	19mm	重量	2613g
材質	雌ねじ:スチール(亜鉛メッキ) クランプ部:真鍮		

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.