


品番：EA141CJ-1

品名：G 1/8" シールキャップ(真鍮製)

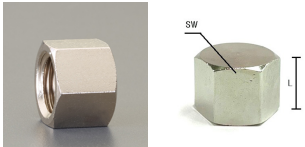

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 240円(税抜)／ 264円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 240円(税抜)／264円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 65 (2026/03/25 22:38現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1045ページ                       |      |   |



カタログ訂正 25/10/15 ●全体が六角形状です。詳細はWEBを参照ください。(NO.56,57 1254)

仕様

|        |             |       |       |
|--------|-------------|-------|-------|
| 適用流体   | 圧縮空気、ガスなど   | ねじ径   | G1/8” |
| 最高使用圧力 | 0.8MPa      | 六角対辺  | 14mm  |
| 全長     | 12mm        | ねじ有効長 | 9mm   |
| 材質     | 真鍮(ニッケルメッキ) | 重量    | 11g   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.