


品番 : EA141EB-70

品名 : Rc 1/2" x 10.5mm 雌ねじステム

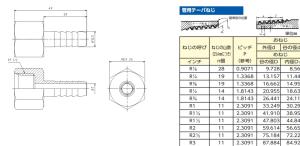

販売価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
カタログ価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 08:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1083ページ		



仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	HF-1410
ねじ径	Rc1/2"	タケノコ外径	10.5mm
タケノコ内径	7mm	タケノコ長	29mm
六角対辺	24mm	全長	49mm
適合ホース内径※	9~10mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150°C	材質	真鍮

機器とホースを接続するための継手です。

内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続することができます。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.