



品番 : EA141EC-8

品名 : 8.0mm 三方ホースジョイント

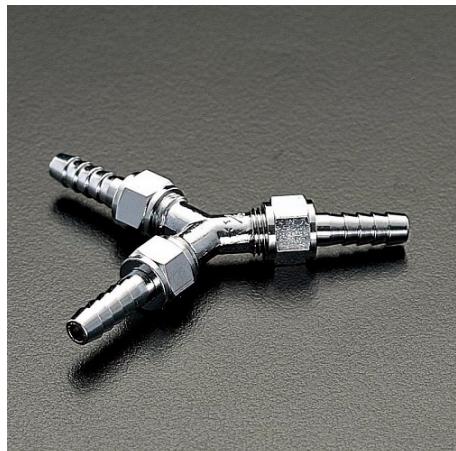

販売価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/17 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1085ページ		

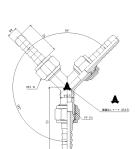

#### 仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	HY-3208
タケノコ外径	8mm	タケノコ内径	4.5mm
タケノコ長	26mm	ナット六角対辺	16mm
適合ホース内径※	7mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150°C	材質	真鍮(クロムメッキ)

三方向にホースを接続出来ます。

ホース接続部がユニオン式になっており、ホースを取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来ます。

ホースのねじれなどを心配することもありません。

見た目が綺麗なクロムメッキ仕上げです。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.