


品番：EA141F-120

品名：φ20.5mm ホースジョイント(ステンレス製)

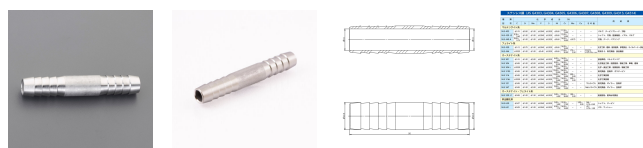

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,760円(税抜) / 4,136円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,760円(税抜) / 4,136円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/07 01:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1044ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------|---------|----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | HH-7020 |
| タケノコ外径 | 20.5mm | タケノコ内径 | 16mm |
| 全長 | 90mm | 適合ホース内径 | 20.5mm |
| 使用圧力 | 3.45MPa | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | | |

ステンレス製のホース接手です。

ホースとホースを接続するのに使用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.