


品番 : EA141F-14

品名 : 14.0mm 三方継ぎ手



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,140円(税抜) / 1,254円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,140円(税抜) / 1,254円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2025/12/16 20:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1085ページ | | |

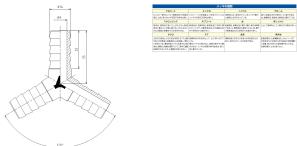

仕様

| | | | |
|--------|------------|----------|-----------|
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HY-3014 |
| タケノコ外径 | 14mm | タケノコ内径 | 9mm |
| タケノコ長 | 25mm | 適合ホース内径※ | 13mm |
| 使用圧力 | 3.45MPa以下 | 使用温度 | -50~150°C |
| 材質 | 真鍮(クロムメッキ) | | |

三方向にホースを接続するための接手です。

ホースを使った分岐に最適です。

見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。

適用流体…水、空気、油、他材質に悪影響の無い物(灯油使用可)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.