


品番 : EA141F-7

品名 : 7.0mm 三方継ぎ手



販売価格	530円(税抜)／583円(税込)		
カタログ価格	530円(税抜)／583円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2025/12/16 11:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1085ページ		

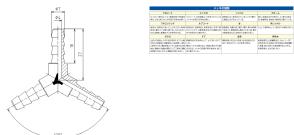

## 仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	HY-3007
タケノコ外径	7mm	タケノコ内径	4mm
タケノコ長	18mm	適合ホース内径※	6mm
使用圧力	3.45MPa以下	使用温度	-50~150°C
材質	真鍮(クロムメッキ)		

三方向にホースを接続するための接手です。

ホースを使った分岐に最適です。

見た目が綺麗なクロムメッキ仕上げです。

適用流体…水、空気、油、他材質に悪影響の無い物(灯油使用可)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.