 



品番 : EA153CA-13

品名 : Rc 3/8" エアーフィルター付レギュレーター



販売価格	7,360円(税抜) / 8,096円(税込)		
カタログ価格	7,360円(税抜) / 8,096円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/25 19:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1015ページ		

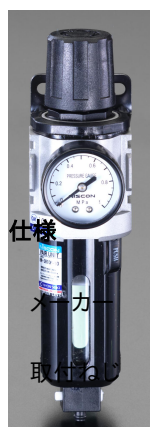


仕様
メーカー
取付径

メーカー	日本精器	型番	BN-3RT0F-10
取付径	Rc3/8"	呼び口径	10A
使用流体	空気	使用圧力	0.05~1.0MPa
設定圧力	0.05~0.85MPa	耐圧力	1.5MPa
ろ過度	5μm	ドレン貯液量	25cm ³
周囲温度	5~60℃	全高	206mm
面間	53mm	重量	500g

減圧弁とフィルタを一体化にしたフィルタ付減圧弁(F.R.ユニット)

圧力計、ブラケット付

代替品

	<p>品番 EA153CA-23</p> <p>コメント 仕様ご確認ください。</p>
---	---

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.