


品番 : EA153CZ-101

品名 : Rc1/8" 熱風ヒーター・エアー式(ストレートノズル)

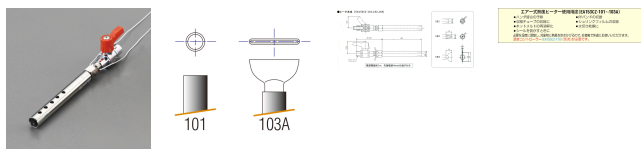

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 24,100円(税抜) / 26,510円(税込) | | |
| カタログ価格 | 24,100円(税抜) / 26,510円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/05 23:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|----------|--------|-------------|
| 先端形状 | ストレート | 全長 | 160mm |
| 使用圧力 | 0~0.6MPa | エアー流量 | 5~60L/min |
| 消費電力 | 350W | 出口空気温度 | 入口空気温度~800℃ |
| 取付ねじ | Rc1/8" | 周囲温度 | 0~常温 |
| 重量 | 60g | | |


簡易流量バルブ付

必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。

ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに

別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。

代替品

| | |
|--|---|
|  | 品番 EA153CZ-101A コメント 変更点:熱電対(お°ション→付属) |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

