
 


品番 : EA153EA-43

品名 : Rc3/8" 5方向手動切換バルブ

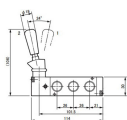

販売価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
カタログ価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 21:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-4HT41G-10
取付ねじ	Rc3/8"	呼び口径	10A
使用流体	空気	使用圧力	0~0.8MPa
耐圧力	1.5MPa	有効断面積	34m ²
周囲温度	-5~60℃	ポート数	5
ポジション数	2	サイズ	114×46×106(H)mm
重量	440g		
レバー式で簡単操作。確実に切り替え可能			
レバー位置を切り替え位置で保持します			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.