 



品番 : EA153EG-11

品名 : R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)



販売価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 02:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		

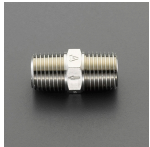

品番	規格	材質	寸法	重量	価格
EA153EG-11	R1/8"	ステンレス	12mm	0.02kg	5,500円

品番	規格	材質	寸法	重量	価格
EA153EG-11	R1/8"	ステンレス	12mm	0.02kg	5,500円

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	AT-8011
ねじサイズ	R1/8"	六角対辺	12mm
全長	23mm	使用圧力	2.0MPa以下
耐圧力	3.0Mpa	クラッキング圧力	0.007MPa
周囲温度	0~100℃	使用流体	エア・水
材質	ステンレス	Oリング材質	フッ素ゴム

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。

逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.