 



品番：EA153EG-2

品名：R 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮)



販売価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/04/12 02:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		

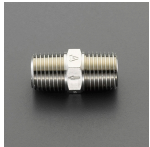

品番	規格	材質	口径	長さ	重量
EA153EG-2	R1/4"	真鍮	14mm	29mm	0.02kg

品番	規格	材質	口径	長さ	重量
EA153EG-2	R1/4"	真鍮	14mm	29mm	0.02kg

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	AT-1022R
ねじサイズ	R1/4"	六角対辺	14mm
全長	29mm	使用圧力	2.0MPa以下
耐圧力	3.0Mpa	クラッキング圧力	0.007MPa
周囲温度	0~100℃	使用流体	エア・水
材質	真鍮	Oリング材質	フッ素ゴム

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。

逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。

RoHS指令相当品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.