


品名：Rc 3/8" ラインチェックバルブ(真鍮)

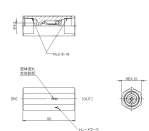

販売価格	3,500円(税抜)／3,850円(税込)		
カタログ価格	3,500円(税抜)／3,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/15 14:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		

[illegible]

メーカー	アソー (ASOH)	型番	AS-1033R
ねじサイズ	Rc3/8”	六角対辺	21mm
全長	55mm	使用圧力	2.0MPa以下
耐圧力	3.0Mpa	クラッキング圧力	0.007MPa
周囲温度	0～100℃	使用流体	エアー・水
材質	真鍮	Oリング材質	フッ素ゴム

RoHS指令相当品

© 2018 ESCO Co.,Ltd.