


品番 : EA153HB-12

品名 : AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(ハ° 10ツト式)

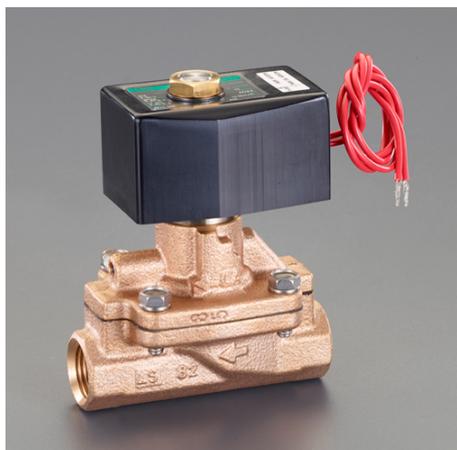

販売価格	8,000円(税抜) / 8,800円(税込)		
カタログ価格	8,000円(税抜) / 8,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 22:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1018ページ		



品番	EA153HB-12
品名	AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(ハ° 10ツト式)
仕様	AC200V、Rc1/4"、2方向、パイロット式ポペット構造、ダイアフラム駆動
材質	ボディ:青銅、シール:ニトリルゴム
重量	400g
オリフィス径	10mm
耐圧力	8MPa(水圧にて)
最高使用圧力	2MPa
使用流体	空気・水・灯油・油(60℃まで)
周囲温度	-20~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)
耐熱クラス	クラス130(B)
定格電圧	AC200V

仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	空気・水・灯油・油(60℃まで)
最高使用圧力	2MPa	周囲温度	-20~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐圧力	8MPa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
材質	ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc1/4
オリフィス径(Φmm)	10	重量(g)	400
切替方向	2方向		
AD11シリーズ			
NC(通電時開)形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.