


品番 : EA153HB-12

品名 : AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(ハ° 10ツト式)

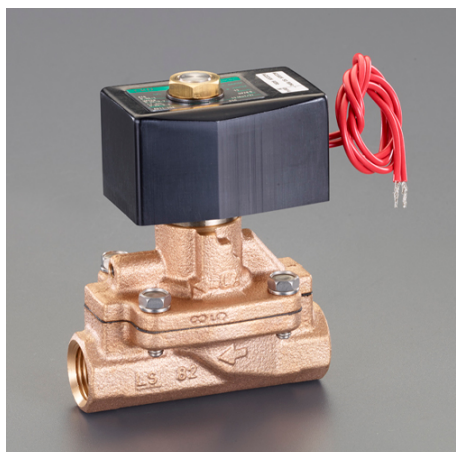

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,000円(税抜) / 8,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,000円(税抜) / 8,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/24 05:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1018ページ | | |



| | |
|-------------|--------------------------------|
| 品番 | EA153HB-12 |
| 品名 | AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(ハ° 10ツト式) |
| 仕様 | AC200V、Rc1/4"、2方向、パイロット式ポペット構造 |
| 材質 | ボディ:青銅、シール:ニトリルゴム |
| 重量 | 400g |
| オリフィス径 | 10mm |
| 耐圧力 | 8MPa(水圧にて) |
| 最高使用圧力 | 2MPa |
| 流体温度 | -10~60℃(凍結なきこと) |
| 周囲温度 | -20~60℃ |
| 定格電圧 | AC200V |
| 使用流体 | 空気・水・灯油・油(60℃まで) |
| 耐熱クラス | クラス130(B) |
| 弁構造 | パイロット式ポペット構造 |
| 接続口径 | Rc1/4" |
| 切替方向 | 2方向 |
| オリフィス径(Φmm) | 10 |
| 重量(g) | 400 |

仕様

| | | | |
|-------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 定格電圧 | AC200V | 使用流体 | 空気・水・灯油・油(60℃まで) |
| 最高使用圧力 | 2MPa | 周囲温度 | -20~60℃ |
| 流体温度 | -10~60℃(凍結なきこと) | 耐圧力 | 8MPa(水圧にて) |
| 耐熱クラス | クラス130(B) | 弁構造 | パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 |
| 材質 | ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム | 接続口径 | Rc1/4" |
| オリフィス径(Φmm) | 10 | 重量(g) | 400 |
| 切替方向 | 2方向 | | |
| AD11シリーズ | | | |
| NC(通電時開)形 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.