


品番 : EA153HB-18

品名 : AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(ハ° 1口ツ式)

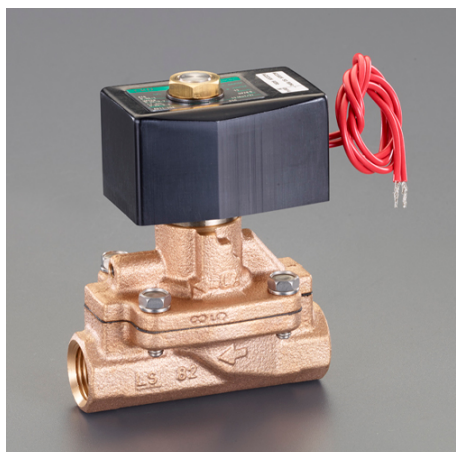

販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 22:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1018ページ		



品番	EA153HB-18
品名	AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(ハ° 1口ツ式)
仕様	...

仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	空気・水・灯油・油(60℃まで)
最高使用圧力	2MPa	周囲温度	-20~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐圧力	8MPa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
材質	ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc3/4
オリフィス径(Φmm)	20	重量(g)	1200
切替方向	2方向		
AD11シリーズ			
NC(通電時開)形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.