


品番 : EA153HB-20

品名 : AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パ° 10ット式)

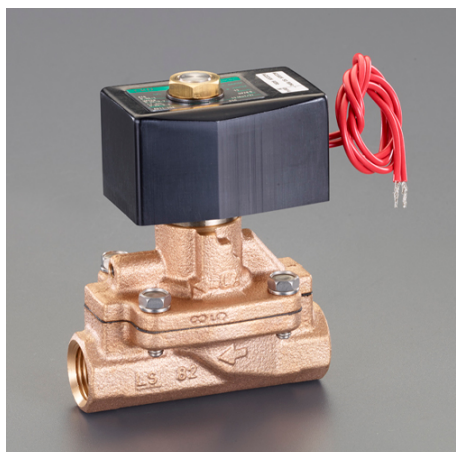

販売価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
カタログ価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 05:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1018ページ		



品番	EA153HB-20
品名	AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パ° 10ット式)
販売価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)
カタログ価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 05:37現在)
商品入数	1
販売単位	個
カタログページ	1018ページ

#### 仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	空気・水・灯油・油(60℃まで)
最高使用圧力	2MPa	周囲温度	-20~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐圧力	8MPa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
材質	ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc1
オリフィス径(Φmm)	25	重量(g)	1900
切替方向	2方向		
AD11シリーズ			
NC(通電時開)形			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.