


品番 : EA153HL-3

品名 : AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(ダクト外配管)

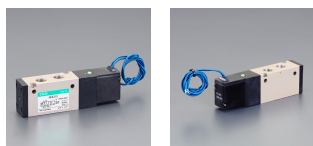

販売価格	9,840円(税抜) / 10,824円(税込)		
カタログ価格	9,840円(税抜) / 10,824円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 09:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



#### 仕様

定格電圧	AC100V	起動電流	0.056/0.044A
使用流体	圧縮空気	最高使用圧力	0.7MPa
流体温度	5~60℃	周囲温度	-5~50℃(凍結なきこと)
適応シリンダ径	φ40~80mm	接続口径	Rc1/8
重量(g)	115	材質	アルミニウム合金ダイカスト
規格	4KA	切替方向	5方向
摺動部の耐摩耗性と摺動性を向上させ、大幅な寿命アップと応答性の安定化を実現			
耐圧力	1.05MPa		
パイロット式5ポート弁			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.