


品番 : EA153HL-41

品名 : AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)

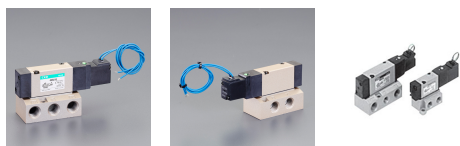

販売価格	8,760円(税抜) / 9,636円(税込)		
カタログ価格	8,760円(税抜) / 9,636円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 20:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



#### 仕様

定格電圧	AC100V	使用流体	圧縮空気
最高使用圧力	0.7MPa	周囲温度	-5~50℃
流体温度	5~50℃	耐圧力	1.05MPa
弁の種類と操作方式	パイロット式ソフトスプール弁	流量	0.89C
接続口径	Rc1/8	切替方向	5方向
材質	ボディ:アルミニウム合金ダイカスト	規格	4KB110-06
パイロット式5ポート弁			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.