


品番 : EA153HL-6

品名 : AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(ダ イレク配管)

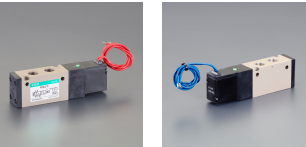

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,200円(税抜)／ 14,520円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 13,200円(税抜)／14,520円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 （2025/05/15 00:10現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1061ページ                      |      |   |



仕様

|                                       |                |        |              |
|---------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| 定格電圧                                  | AC200V         | 起動電流   | 0.023/0.021A |
| 使用流体                                  | 圧縮空気           | 最高使用圧力 | 0.7MPa       |
| 周囲温度                                  | -5～50℃(凍結なきこと) | 流体温度   | 5～60℃        |
| 適応シリンダ径                               | φ 63～100mm     | 接続口径   | Rc1/4        |
| 材質                                    | アルミニウム合金ダイカスト  | 規格     | 4KA          |
| 重量(g)                                 | 214            | 耐圧力    | 1.05MPa      |
| 切替方向                                  | 5方向            |        |              |
| 摺動部の耐摩耗性と摺動性を向上させ、大幅な寿命アップと応答性の安定化を実現 |                |        |              |
| パイロット式5ポート弁                           |                |        |              |