


品番 : EA153SC

品名 : Rc 1/8"/62mm/ 0-1MPa 差圧計



販売価格	6,970円(税抜) / 7,667円(税込)		
カタログ価格	6,970円(税抜) / 7,667円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/14 18:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0816ページ		

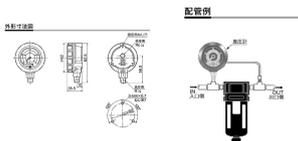

仕様

使用流体	圧縮空気	最高使用圧力	1MPa
保証耐圧力	1.5MPa	周囲温度および使用流体温度	5~60℃
管接続口径	高圧側:R1/8 低圧側:Rc1/8	目盛範囲	0~0.2MPa
精度	±3%F.S	外径	62mm
材質	ケース:亜鉛合金 内部部品:黄銅、リン青銅 窓:樹脂 目盛板:ステンレス鋼	付属品	ナイロンチューブ(0.5m)、ハーフユニオン(1個)、エルボユニオン(1個)
質量	300g		

差圧計は空気圧機器の入口、出口の圧力差を一目で知る事ができ、フィルタなどの保守管理に最適です。

バイパス回路を組むだけで簡単に取付けられます。

危険防止のための保護カバー付

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

