


品番：EA153SR-18A

品名：Rc 1" エアーレギュレーター(ブラケット付)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/25 22:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1016ページ		

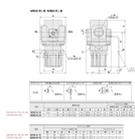

#### 仕様

用途	レギュレーター	最高使用圧力	1.0MPa
設定圧力範囲	0.05~0.85MPa	耐圧力	1.5MPa
周囲温度	-5~60℃(凍結なきこと)	取付ねじ(Rc)	1"
面間	90mm	全高	168.2mm
重量	1170g	逆流機能	なし
エアーレギュレーター	圧力計:角型埋込式	管接続口径	1"
使用流体	空気	構造	リリーフタイプ
ブラケット付、 圧力計:角型埋込式			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.