


品番 : EA153SR-23

品名 : Rc 3/8" エアーレギュレーター(ブラケット付)



販売価格	6,050円(税抜) / 6,655円(税込)		
カタログ価格	6,050円(税抜) / 6,655円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/19 16:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

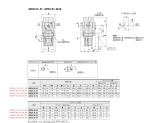

仕様

用途	逆流機能付レギュレーター	取付ねじ(Rc)	3/8"
面間	53mm	管接続口径	3/8"
圧力計接続口径	1/8"	使用流体	空気
周囲温度	-5~60°C(凍結なきこと)	耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	1.0MPa	設定圧力範囲	0.05~0.85MPa
構造	リリーフタイプ	全高	116.3mm
重量	290g		
ブラケット付			
圧力計:丸形			
逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.