


品番：EA155ED-2

品名：1"DR エアーインパクトレンチ



販売価格	155,500円(税抜) / 171,050円(税込)		
カタログ価格	155,500円(税抜) / 171,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/07/06 16:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0995ページ		

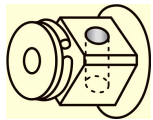

ツインハンマーの為高効率に作業ができます

#### 仕様

最大トルク	3390N・m	能力(ボルト径)	45mm
差込角	1"	使用圧力	0.62MPa
エアー消費量	258L/min	エアー吸入口	1/2"
使用コンプレッサー	ダブルシリンダー5HP	無負荷回転数	4500rpm
トルク調整	正転トルク:3段階(1:低→2:中→3:高) 逆転トルク:3段階(1:低→2:中→3:高)	差込タイプ	リング&ピン(ホール)固定式
全長	590mm	重量	12.43kg

正転と逆転のトルク調整は正逆切り替えレバーで調整可能

プラグ付

#### 代替品

品番	EA155HV
コメント	仕様ご確認下さい



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.