
 


品番 : EA155KP

品名 : 3/4"DR エアーインパクトレンチ

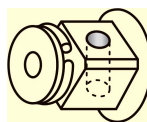

販売価格	119,700円(税抜) / 131,670円(税込)		
カタログ価格	119,700円(税抜) / 131,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/01 08:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0995ページ		



#### 仕様

メーカー	空研	型番	KW-2500pro
差込角	3/4"	能力(ボルト径)	25mm
使用トルク範囲	200~980N・m	無負荷回転数	4,500rpm
エア消費量	450L/min	騒音レベル	85dB
振動値(3軸合成値)	3.9m/s <sup>2</sup>	吸入口	Rc1/4"
使用コンプレッサー	3.75kW	使用ホース内径	9.5mm
全長	224mm	サイズ(幅×高さ)	86×240mm
重量	4.2kg	付属品	カップリングプラグ20PM

ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着、大型トラックのエンジン整備、橋梁・鉄骨の組立、重機・建設機械などの分解組立作業に

高効率の消音構造

手にフィットする防寒・防振グリップ

視認性の高い樹脂プロテクター

操作性重視の各種レバー

特に仕上げ精度が高いため低騒音、低振動のため長寿命

正逆転付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.