


品番 : EA155KP

品名 : 3/4"DR エアーインパクトレンチ

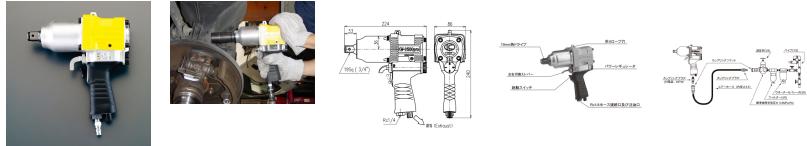

販売価格	119,000円(税抜)／130,900円(税込)		
カタログ価格	119,000円(税抜)／130,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/18 13:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1034ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	KW-2500pro
差込角	3/4"	能力(ボルト径)	25mm
使用トルク範囲	200~980N·m	全長	224mm
サイズ(幅×高さ)	86×240mm	重量	4.2kg
無負荷回転数	4,500rpm	エアー消費量	450L/min
騒音レベル	85dB	振動値(3軸合成値)	3.9m/s ²
吸入口	Rc1/4"	使用コンプレッサー	3.75kW
使用ホース内径	9.5mm	付属品	カップリングプラグ20PM

ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着、大型トラックのエンジン整備、橋梁・鉄骨の組立、重機・建設機械などの分解組立作業に

高効率の消音構造

手にフィットする防寒・防振グリップ

視認性の高い樹脂プロテクター

操作性重視の各種レバー

特に仕上げ精度が高いので低騒音、低振動のため長寿命

正逆転付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.