


品番：**EA158KB**

品名：10mm/1,800rpm エアードリル

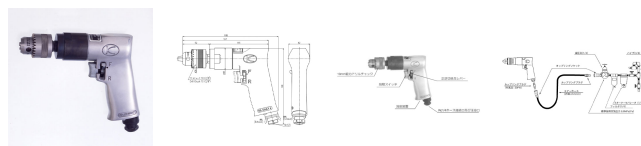

販売価格	<b>24,400円</b> (税抜) / 26,840円(税込)		
カタログ価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2026/04/22 03:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0996ページ		



### 仕様

メーカー	空研	型番	KDR-901R
チャック能力	10mm	無負荷回転数	1,800rpm
全長	186mm	高さ	148mm
重量	1.18kg	エアー消費量	520L/min
騒音レベル	85.5dB	振動値(3軸合成値)	2.1m/s <sup>2</sup>
吸入口	Rc1/4"	使用コンプレッサー	2.2kW
使用圧力	0.6MPa	使用ホース内径	6.5mm
付属品	カップリングプラグ20PM 1/4"レギュレーター ドリルチャックキー		

10mm以下の穴あけ、自動車钣金・補修、あらゆる小口径の穴あけ作業に

小型・強力で使いやすい

消音装置が働き、排気音は静か

流量調整ダイヤル付きで速度調節が容易

左右回転ドリルなので、作業範囲が広がります。

仕上げ精度が高いため低騒音、低振動のため長寿命

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.