
品番: EA159RH

品名: 4,600bpm/3.0mm エアーニードルチゼラー

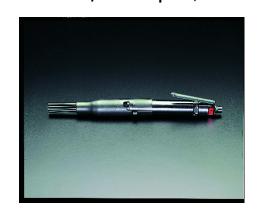

| 販売価格 | 38,300円(税抜)/ 42,130円(税込) | | | | |
|------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 38,300円(税抜)/42,130円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 16 (2025/11/22 19:17現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 1042ページ | | | | |







仕様

| 全長 | 430mm | 重量 | 2.8kg | | |
|------------------------------|------------|-----------|----------|--|--|
| ニードルサイズ | φ3×180mm | 使用圧力 | 0.64MPa | | |
| エアー消費量 | 142L/min | 打擊数 | 4,600bpm | | |
| 吸入口 | Rc(PT)1/4" | 使用コンプレッサー | 1.5kW | | |
| 振動値(3軸合成値) | 16.8m/s2 | 騒音値 | 108dB | | |
| ストローク | 28mm | ピストン径 | 25.4mm | | |
| 安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。 | | | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.