
品番: EA159SA

品名: 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

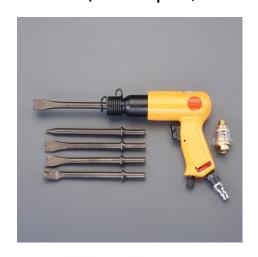

販売価格	9,240円(税抜)/10,164円(税込)				
カタログ価 格	9,240円(税抜)/10,164円(税込)				
在庫数	最新在庫: 42 (2025/11/05 05:43現在)				
商品入数	1	販売単位	組		
カタログページ	1042ページ				











仕様

全長	180mm	重量	1.48kg(本体のみ)
使用圧力	0.64MPa	エアー消費量	157L/min
打擊数	3,000bpm	ストローク長	66mm
吸入口	Rc(PT)1/4"	チゼル軸径	10.2mm
使用コンプレッサー	2.24kw	付属品	プラグ、オイラー、チゼル5種 リテーナースプリング
高さ	170mm	幅	φ 50mm
ケースサイズ	335×200×63mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.