


品番：EA161DB

品名：9,000spm/250mm エアーソーキット

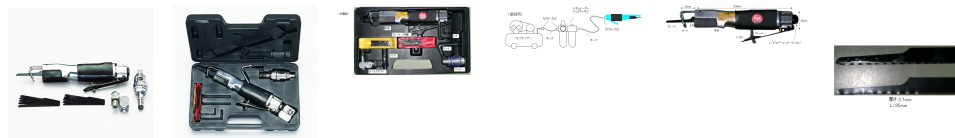

販売価格	31,600円(税抜) / 34,760円(税込)		
カタログ価格	31,600円(税抜) / 34,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/23 10:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1001ページ		



仕様

使用圧力	0.59MPa	エア消費量	170L/min
ストローク数	9,000spm	ストローク長	9mm
使用コンプレッサー	2.2kW	振動値(3軸合成値)	25.7m/s ²
騒音値	98dB	吸入口	Rc(PT)1/4"
切断能力	スチール:1.5mm	全長	250mm
重量	800g	付属品	鋸刃(24T・32T×各5枚)、オイル、プラグ、スイベルアダプター、ガード、レンチ
替刃	EA161LN-124、-132	ケースサイズ	330×200×60mm

安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.