


品番：EA162KJ-2

品名：9,500rpm/125mm デュアルアクションエアサンダー

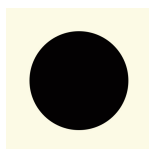

販売価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
カタログ価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 16:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0997ページ		



### 仕様

メーカー	空研	型番	DAM-055B
使用ペーパーサイズ	φ125mm	パッド径	φ122mm
オービットダイヤ	5mm	無負荷回転数	9,500rpm
全長	186mm	サイズ(幅×高さ)	122×95mm
重量	1.05kg	エアー消費量	380L/min
騒音レベル	83.5dB	振動値(3軸合成値)	2.2m/s <sup>2</sup>
吸入口	Rc1/4"	使用コンプレッサー	2.2kW
付属品	カップリングプラグ20PM 板スパナ:17・22Hex ブルーパッドマジック穴無しハード		

非吸塵式

デュアルアクション

マジックペーパー仕様

フェザーエッジング、パテ研磨、全塗装時の足付け、研磨作業に

※替ディスクはφ125mmのマジック式ディスクペーパーを使用して下さい。その他関連をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.