



品番：EA162KN

品名：75mm エアーマルチミニサンダー

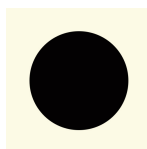

販売価格	53,200円(税抜) / 58,520円(税込)		
カタログ価格	53,200円(税抜) / 58,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

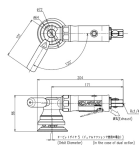

カタログ訂正


24/10/22 ●回転数 誤:6000rpm 正:6500rpm (No.55、56 訂正フラグ有)

#### 仕様

メーカー	空研	型番	MRS-35
使用ペーパーサイズ	φ75mm	オービットダイヤ	5mm (デュアルアクションで使用の場合)
無負荷回転数	6,500rpm	全長	204mm
全高	86mm	重量	820g
エア消費量	450L/min	騒音値レベル	81.5dB
振動値(3軸合成値)	シングル:4.1m/s <sup>2</sup> ダブル:3.4m/s <sup>2</sup>	吸入口	Rc1/4"
使用コンプレッサー	2.2kW	使用圧力	0.6MPa
ホース内径	6.5mm	回転数	6,500rpm
パッド動作	シングル・デュアル	付属品	カップリングプラグ20PM 板スパナ:11×17Hex両口 75mmスポンジパッド(中目・細目)各1枚 75mm羊毛バフ1枚
非吸塵式			

独自のシングルダブルアクションの切り換え機能
小型・軽量・パワフルで研削力が強い
排気方向を自由に変えることができる
サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド
手元で回転調整が容易にできるレギュレーターを内蔵
棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
シングル回転(疑似)で色はぎ・ポリシング、ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツのサンディング、ポリシング作業、デュアルにしてフェザーエッジング、ブツ取り磨き作業に
マジック式

### 代替品

	<p><b>品番</b>     EA162A-2</p> <p><b>コメント</b></p>
--	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.