




品番 : EA162KX-40

品名 : #40/150mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)

50枚入りです。

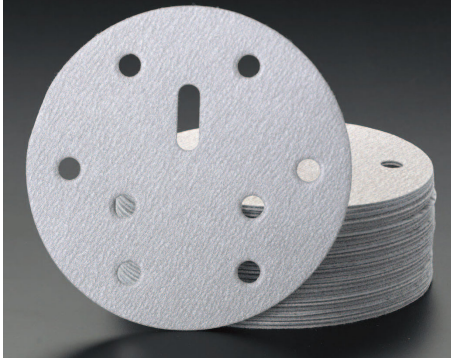

販売価格	8,120円(税抜) / 8,932円(税込)		
カタログ価格	8,120円(税抜) / 8,932円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 17:43現在)		
商品入数	50	販売単位	箱
カタログページ			

 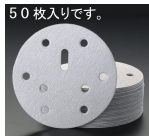

仕様

メーカー	三共理化学 (FUJISTAR)	型番	HNOD
商品名	ハイピッチペーパーHN	用途	金属、木工、その他 各種研磨作業用
粒度	#40	直径	φ 150mm
基材	Cw	砥粒	AA
穴形状	穴有	最大回転数	目安: 8000~10000rpm
入数	50枚		

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

目詰まりが少なくロングライフ

薄手で柔軟な使用感

熱に強い接着剤を使用しています。

乾式研磨に適しています。

代替品

	品番	EA162KX-40A
	コメント	10枚入り



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.