


品番 : EA162KX-40

品名 : #40/150mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)

50枚入りです。

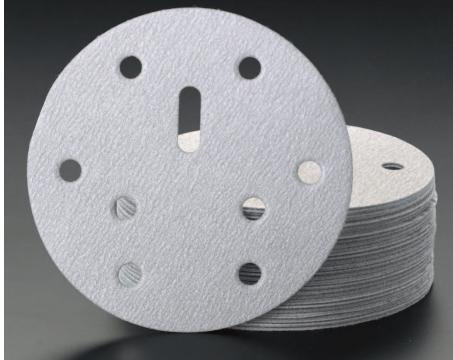

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,120円(税抜) / 8,932円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,120円(税抜) / 8,932円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/02/04 12:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 50                           | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ |                              |      |   |



## 仕様

|      |                 |       |                   |
|------|-----------------|-------|-------------------|
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番    | HNOD              |
| 商品名  | ハイピッチペーパーHN     | 用途    | 金属、木工、その他 各種研磨作業用 |
| 粒度   | #40             | 直径    | φ150mm            |
| 基材   | Cw              | 砥粒    | AA                |
| 穴形状  | 穴有              | 最大回転数 | 目安:8000~10000rpm  |
| 入数   | 50枚             |       |                   |

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

目詰まりが少なくロングライフ

薄手で柔軟な使用感

熱に強い接着剤を使用しています。

乾式研磨に適しています。

## 代替品

|  |                |
|--|----------------|
|  | 品番 EA162KX-40A |
|  | コメント 10枚入り     |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.