




品番：**EA162KX-80**

品名：#80/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚)

50枚入りです。

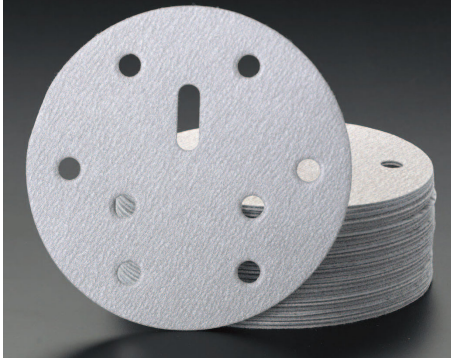

販売価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
カタログ価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 17:43現在)		
商品入数	50	販売単位	箱
カタログページ	0968ページ		

 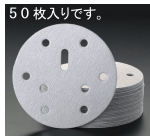

#### 仕様

メーカー	三共理化学 (FUJISTAR)	型番	HNOD
商品名	ハイピッチペーパーHN	用途	金属、木工、その他 各種研磨作業用
粒度	#80	直径	φ 150mm
基材	Cw	砥粒	AA
穴形状	穴有	最大回転数	目安: 8000~10000rpm
入数	50枚		

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

目詰まりが少なくロングライフ

薄手で柔軟な使用感

熱に強い接着剤を使用しています。

乾式研磨に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.